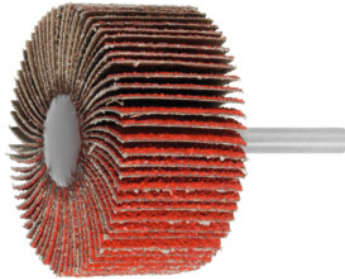


**Garant****Lamellenslijpers (CER), Korrel 60, Kop-Ø×kopbreedte: 50X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.  
Slijplamellen bestrooid met **keramische korrel (CER)**.

**Toepassing:**

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	60
Schacht-Ø	6 mm
Maximaal toerental	15300 min <sup>-1</sup>
Aanbevolen toerental	9000 min <sup>-1</sup>
Kop-Ø	50 mm
Kopbreedte	20 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	Korrel 60
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		