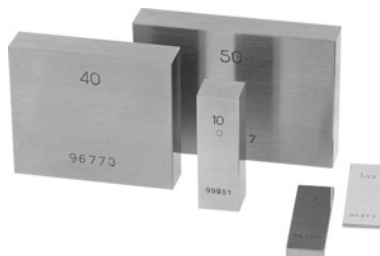


**Stalen eindmaat Tolerantieklasse 2, Nominale maat: 1,3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 481070 1,3 |
| GTIN | 4045197210340 |
| Artikelklasse | 42K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

Tolerantieklasse 2, werk- en afstelmaat voor de productie.

Opmerking:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---|
| Nominale maat | 1,3 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Tolerantieklasse | 2 |
| Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
| Kalibratie | L2 |
| Producttype | Eindmaat |

Dienstverlening

KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm

028060 100

DAkkS-kalibratieEindmaat staal Maximale lengte 100 mm

028140 100