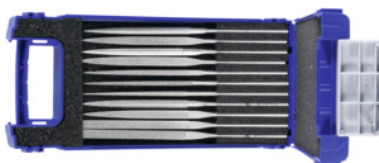


**Set diamant-naaldvijlen, 11-delig, 140 mm, Korrelgrootte: D91µm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 529350 D91 |
| GTIN | 4007220017401 |
| Artikelklasse | 53B |

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. **Totale vijllengte = 140 mm;** lengte diamantlaag = 70 mm; schacht-Ø = 3 mm.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van **gehard staal** of **hardmetaal**. Tevens voor het bewerken van **glas, keramiek** etc. Met **geringe druk** vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl. Fijne korrel

Levering:

In kunststof doos.

11-Delig, telkens 1 vijl van de vormen 1–11 (alle vormen), bovendien 1 blokvijl, stomp met ronde randen.

Accessoires:

Een **snelspangreep** voor deze vijlen vindt u onder nr. 519700.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------|
| Totale lengte | 140 mm |
| Slijpmiddel | Diamant |
| Slijpmiddelaanduiding | D |
| Aantal vijlen | 11 |

| | |
|-------------|---------------|
| Verpakking | Kunststof box |
| Producttype | Naaldvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 8 | 529210 8 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 6 | 529210 6 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 5 | 529210 5 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 1 | 529210 1 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 2 | 529210 2 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 4 | 529210 4 |
| Snelspangreep voor naaldvijlen Type 2 | 519700 2 |
| Snelspangreep voor naaldvijlen Type 3 | 519700 3 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 3 | 529210 3 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 10 | 529210 10 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D91 (fijn) Type 11 | 529210 11 |

