


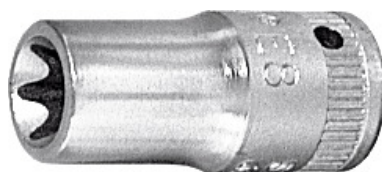

Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E10



Bestelgegevens

Bestelnummer	631500 E10
GTIN	4018754000982
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 9,4 mm

Ø uitgangzijde: 12,7 mm

Lengte: 23 mm

Technische beschrijving

Profielmaat A	9,4 mm
Torx®-profiel	E10
Lengte	23 mm
Ø uitgangzijde	12,7 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
Producttype	Dop

