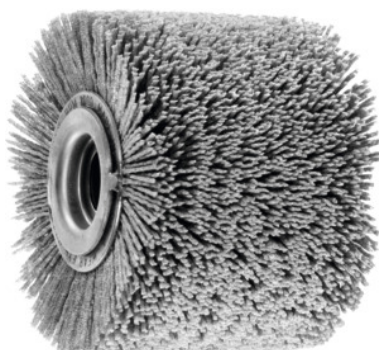


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satineerborstel Schuurnylon 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568436
GTIN	4017359204351
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afmetingen Ø 100×70 mm, asgat-Ø 19 mm met dubbele spiebaan.

Van **siliciumcarbide** voorziene nylonborstels met korrel 80. **Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.** Bijzonder geschikt voor het afbramen, reinigen en opruwen van geprofileerde vlakken.

**Toepassing:**

Op satineermachines met afstandsringenset nr. 568439.

Slijpmiddelaanduiding: SiC

**Technische beschrijving**

Borstelbreedte	70 mm
Boring-Ø	19 mm
Borsteldraaddikte	1,2 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Slijpmiddel	Met siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Productnaamattribuut	Ø 100×70 mm
Producttype	Satineerborstel

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Afstandsringenset6-delig	568439
--------------------------	--------