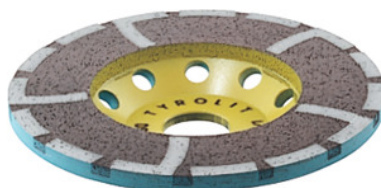


**Diamant-slijpschotel PREMIUM*** voor steen, Schijf-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	569640 125
GTIN	9003173483879
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste slanke stalen schotel met opgesoldeerde diamantsegmenten, die in een speciaal materiaal zijn ingebed. Grote **afnamecapaciteit, zeer hoge levensduur** en **trillingsarme loop** (zuivere oppervlakken), voor droog slijpen.

Toepassing:

Voor het slijpen, rechtmaken, gladmaken van steen en beton, op haakse slijpers. Optimaal toerental 10000 – 12000 min⁻¹. Maximaal toerental 15000 min⁻¹.

Materiaal:

Geschikt voor beton.

Technische beschrijving

Dragerlichaam	Stalen schotel
Vormbeschrijving	vlak
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Aandrijfmachine	Haakse slijper

Aanbevolen toerental	10000 - 12000 min ⁻¹
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Producttype	Steunschijf