


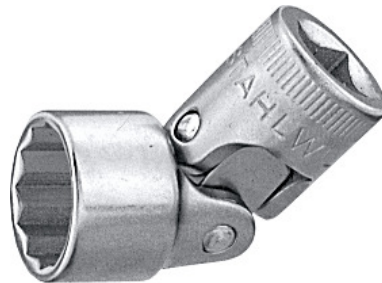

## Gewrichtsdop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	637400 10
GTIN	4018754002467
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

#### Norm:

**DIN 3124 L**

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ<sup>®</sup>-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	14,3 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	45,5 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

