


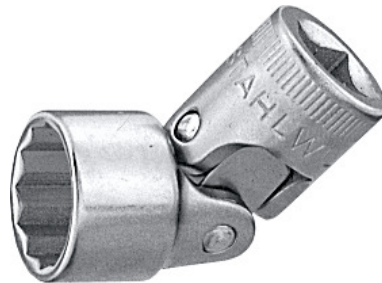

Gewrichtsdop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	637400 14
GTIN	4018754002504
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124 L

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Lengte	48,5 mm
Ø uitgangzijde	19,4 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

