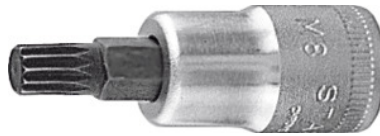


**Veeltanddop, 3/8 inch voor XZN-schroeven, Voor schroeven: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637520 M5
GTIN	4018754002672
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

klings van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

**Technische beschrijving**

Lengte	52 mm
Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Voor schroeven	M5
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

