


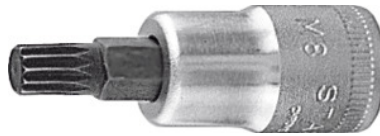

## Veeltanddop, 3/8 inch voor XZN-schroeven, Voor schroeven: M8



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 637520 M8     |
| GTIN          | 4018754002696 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ<sup>®</sup>-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ø aandrijfzijde  | 17,8 mm         |
| Voor schroeven   | M8              |
| Lengte           | 52 mm           |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch        |
| Bitsoort         | Veeltandsleutel |
| Producttype      | Dop             |

