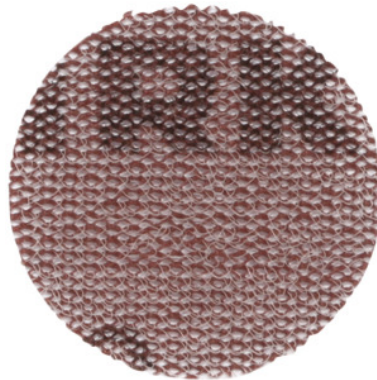


MIRKA**Klitschijf ABRANET®, Ø 34 mm, Korrelgrootte: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567803 240
GTIN	6416868362657
Artikelklasse	56M

Omschrijving**Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

Uitvoering promotietekst:

ABRANET® klitschijven.

Voordeel:

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

Toepassing:

Schuren van lak-, plamuur- en primerlagen, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	240
---------------	-----

Schijf-Ø	34 mm
Serie	ABRANET®
Slijpmiddel	Aluminiumoxide (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	Polyamideweefsel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 34 mm
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		