


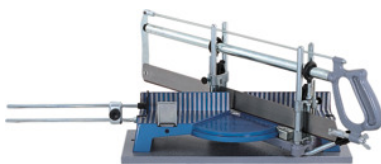

Verstekzaag met lengte-insteller en houtzaagblad, Bladlengte: 550mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	581905 550
GTIN	4005568033312
Artikelklasse	58Z

Omschrijving

Uitvoering:

Tafel van spuitgietaluminium met slijtbestendige geleidestangen, geluidsarm glijdend, met elastische slagbegrenzing. Gemakkelijk, onbelemmerd plaatsen van het te zagen materiaal. Zaagbladgeleiding instelbaar; stevige, gesloten zaagbeugelgreep. Hoge, opgeruwde achterwand voor betrouwbare plaatsing van de werkstukken. Met lengte-instelling (beide zijden mogelijk) voor het zagen van series. Zelfstandige centrering voor verstekken van 90°, 45°, 30° en 22,5°.

Kan traploos onder **alle tussenliggende hoeken** worden vastgezet.

Technische beschrijving

Snedebreedte B 90°	160 mm
Snedehoogte H	120 mm
Bladlengte	550 mm
Producttype	Verstekzaag

Accessoires

Zaagbladvoor ijzer en non-ferrometalen Bladlengte 550 mm	581925 550
--	------------

Zaagbladvoor hout Bladlengte 550 mm

581915 550