


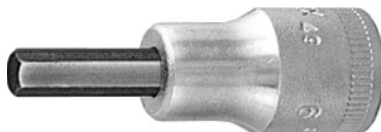

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 643200 5 |
| GTIN | 4018754006243 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 643229

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------------|
| Ø aandrijfzijde | 22,7 mm |
| Zeskant | 5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier |
| Producttype | Dop |

