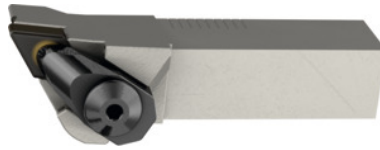


**Garant**
**eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250615 16/11
GTIN	4045197927323
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 1616X11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 22 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 33 mm

Totale lengte L: 81 mm

Onderlegplaat: 269007 1

## Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 3
Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
Totale lengte L	81 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	22 mm

Schachtgrootte	16 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 8
Onderlegplaat	269007 1
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
ISO-code houder	DDJNR/L 1616X11
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15