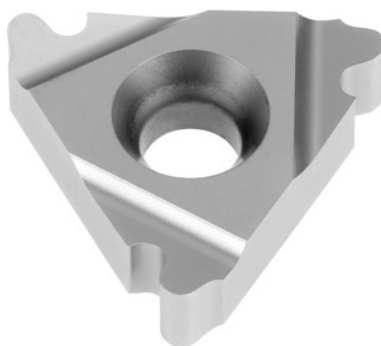


Garant**Volprofielplaat 30° buiten rechts, HB7125, Aantal gangen / inch: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270964 6
GTIN	4045197929402
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Aantal gangen/inch	6
Snijmateriaal	HM
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7125
Draadsoort	RD
Draadsoort	RD-LH
Schroefdraadnorm	DIN 405
Flankhoek rond	30 graden
Dikte	4,76 mm
Plaatafmeting L	22 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		