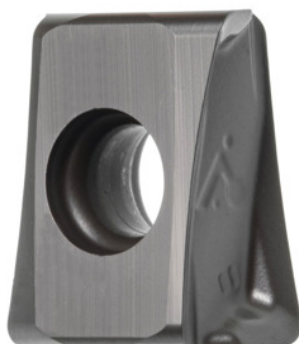


**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB7515, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4\text{ mm}$ 

ISO-code wisselplaat: LOEU090408 TR-M

Type: ST1400

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$ : 0,1 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$	0,1 mm
ISO-code wisselplaat	LOEU090408 TR-M
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7515
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	105 m/min	P
Staal < 50 HRC	beperkt geschikt	50 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	275 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		