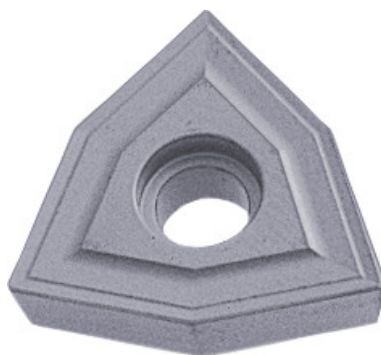



KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W29: 34-010

Bestelgegevens

Bestelnummer	236910 34-010
GTIN	4047109292352
Artikelklasse	24T

Omschrijving
T.b.v. :

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Opmerking:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 06T304

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,15 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	34-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,15 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Soort	BK7935
Type	RVS
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		