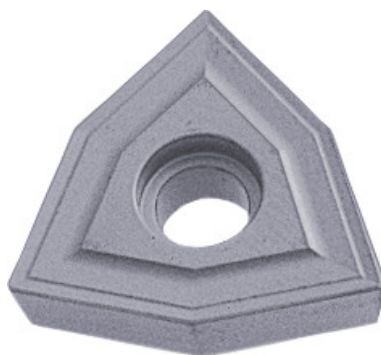


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W29: 58-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236910 58-010
GTIN	4047109288591
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 120608

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/omw,**Technische beschrijving**

Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
Omschrijving	58-010
ISO-code wisselplaat	WOEX 120608
Soort	BK7935
Type	RVS
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		