


Kiepbak met lage constructie, gelakt, Bakvolume: 300l

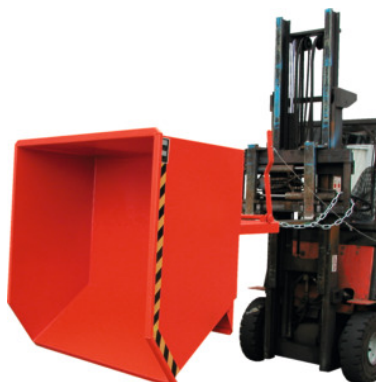

Bestelgegevens

Bestelnummer	919955 300
GTIN	2050001937438
Artikelklasse	94B

Omschrijving

Uitvoering:

Kiepbak **voor vaste stoffen** met **lage constructie** en gunstige kantelhoek. Kantelen op elke hoogte via kabel mogelijk.

De plaat van de bak is rondom voorzien van een randprofiel en heeft een stabiel basisframe met vorkkokers. Een borging voorkomt onbedoeld wegglijden en leegkiepen.

Inwendige afmeting vorkkokers AxD = 200x60 mm.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

Technische beschrijving

Gewicht	93 kg
Toepassingsgebied	voor vaste stoffen
Bakvolume	300 l
Hoogte	580 mm
Belastbaarheid	750 kg

Lengte	1440 mm
Vorkkokerafstand B	10 mm
Breedte	680 mm
Stortrand hoogte	395 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Kiepbak

Accessoires

Wielenset voor spaan- en kiepbakken, polyamide, 4-delig Belastbaarheid / wiel 450 kg	919970 450
---	------------