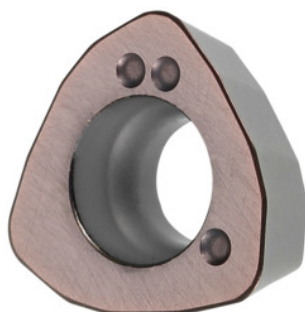


**Garant****XDMW090416ZDSR, HB4715, Type: HART**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212877 HART
GTIN	4045197943132
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 3 mmVoeding  $f_z$  per tand: 0,8 mm

Plaatdikte S: 4.76 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,8 mm
Type	HART
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	4.76 mm
ISO-code wisselplaat	XDMW090416ZDSR
Soort	HB4715
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p\ max}$	0,7 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 50 HRC	geschikt	110 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		