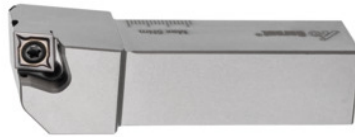


Garant**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SCLCR/L 1616X09

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Wisselplaatschroevenset: 269028 28

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	20 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 1616X09

Koplengte L ₁	27 mm
Totale lengte L	74 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 28
Plaatafmeting	9 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500