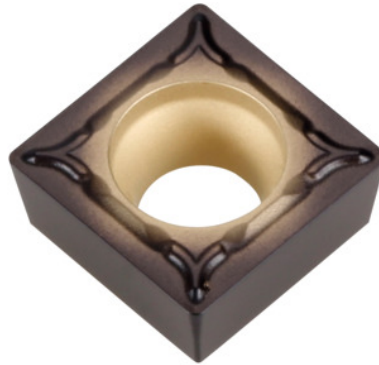


**Garant****SCMT 120408, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SCMT 120408 HB7035-1 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1

Spaanbreker	SS
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien