




Verstelbare hoekspanner

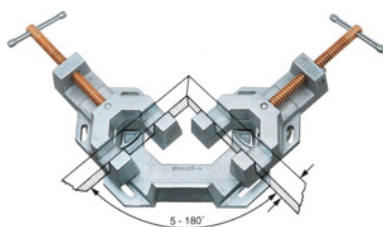

Bestelgegevens

Bestelnummer	862850
GTIN	4008158007502
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Bodemplaat en 2 verstelbare klemmen; bodemplaat en klemmen van hoogwaardig gietmateriaal, verkoperde spindels, daarom speciaal geschikt voor laswerk. Kan op lastafels of apparatuur worden bevestigd dankzij de spiebanen aan de zijkant.

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken bij las- of montagewerkzaamheden. Spanhoek traploos verstelbaar van 5° – 180°.

Spanwijdte: 2x0 – 100 mm

Bekhoogte: 35 mm

Gewicht: 10,7 kg

Spanhoek: 5 - 180 graden

Technische beschrijving

Gewicht	10,7 kg
Spanwijdte	2x0 – 100 mm
Bekhoogte	35 mm
Spanhoek	5 - 180 graden
Producttype	Hoekspanner

