


BROCKHAUS | HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met draaiplaat en verwisselbare bekken, Bekbreedte: 120mm

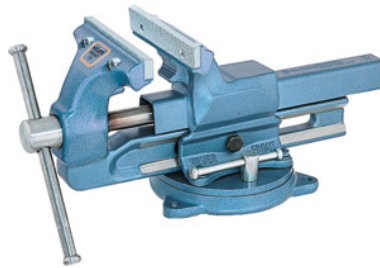

Bestelgegevens

Bestelnummer	967380 120
GTIN	2050002047761
Artikelklasse	93Q

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziumschroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde **geribbeld**, één zijde **glad**. Omkeerbaar en verwisselbaar.

Draaiplaat 360° traploos draaibaar en in elke positie goed vast te zetten.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Openingsrichting	voorwaarts openend
Bekbreedte	120 mm

Serie	Heuer Front
verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 120 mm	967724 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 120 mm	967723 120
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 120 mm	967711 120
Reservebekken, paar, met schroeven voor 'Heuer-Front' Bekbreedte 120 mm	967405 120
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 120 mm	967722 120