


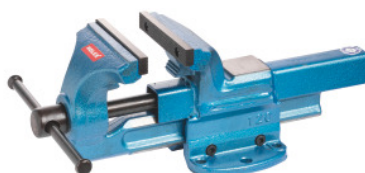

Parallelbankschroef met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 140mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967430 140
GTIN	4045197694409
Artikelklasse	92H

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal – gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.

Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.

Spindel met trapeziumschroefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling.

Dubbelpriamatische geleiding met nastelmogelijkheid.

Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.

Met geribbelde, geharde spanbekken (verwisselbaar).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Technische beschrijving

Spanwijdte	180 mm
Spandiepte	90 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Gewicht	16 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	20 - 80 mm
Bekbreedte	140 mm

verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 140 mm	967722 140
Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Geschikt voor bankschroef maat 140	967540 140
Reservebekken, paar, met schroeven voor nr. 967430 Bekbreedte 140 mm	967440 140
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 140 mm	967711 140
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 140 mm	967723 140
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 140 mm	967724 140