


## Werkplekmat Ease breedte 91 cm, grijs, Lengte: 200cm

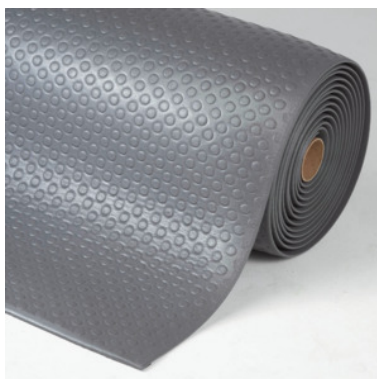

### Bestelgegevens

Bestelnummer	964510 200
GTIN	2050001936516
Artikelklasse	96C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Industriële werkplekmatten **voor een gemiddelde belasting:**

- **Grijs microcelvinyl met noppen. Sterk, beschermend oppervlak Dyna Shield™ (gaat langer mee).**
- **Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Brandbaarheid klasse 2 volgens NFPA veiligheidscode 101.**
- **Dikte 12,7 mm, gewicht ca. 4 kg / m<sup>2</sup>.**
- **Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.**

#### Opmerking:

Microcelvinyl is **niet** bestand tegen industriële vetten, koelsmeermiddelen enz. Geschikt voor gebruik in een droge omgeving.

### Technische beschrijving

met veiligheidsranden	zonder
Oppervlak	Met noppen
Dikte	12,7 mm

Gewicht per oppervlak	4 kg/m <sup>2</sup>
siliconenvrij	ja
Afschuining	4-zijdig
Materiaal	Microcelvinyl
Lengte	200 cm
insteekbaar	nee
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Antivermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Kleur	grijs
Producttype	Werkplekmat