


Stellingbak verzinkt, met rooster, Geschikt voor liggerlengte (mm) / Opvangvolume (l): 2700/240

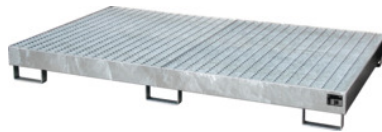

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 983005 2700/240 |
| GTIN | 4052462030824 |
| Artikelklasse | 96U |

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar opslaan en voor het tappen van vaten. Voor **ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 – 3**, en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

T.b.v.:

Palletstellingen met diepte 1100 mm. Geschikt voor palletstellingen nr. 991202 – 991227.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|---------|
| Geschikt voor liggerlengte | 2700 mm |
| Opvangvolume | 240 l |
| Diepte | 1300 mm |
| Gewicht | 200 kg |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 2650 mm |

| | |
|----------------------|--|
| Oppervlaktebelasting | 1000 kg/m ² |
| Materiaaldikte | 3 mm |
| Materiaal | verzinkt |
| Opbergen | Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan |
| Opbergen | Opslag van bijtende stoffen verboden |
| Opbergen | Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu |
| Opbergen | Opslag gevaarenklasse voor water 1-3 |
| Producttype | Stellingbak |