


Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte: 3000/2140mm

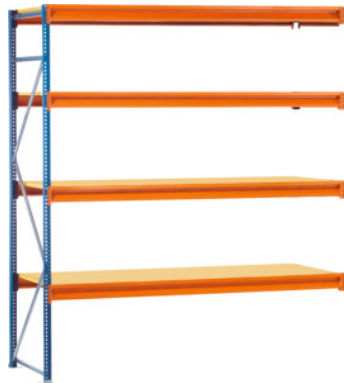

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 990995 3000/2140 |
| GTIN | 4004514225610 |
| Artikelklasse | 960 |

Omschrijving

Uitvoering:

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 – 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. **Vakbelasting** maximaal 1050 kg, **veldbelasting** maximaal 3500 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

Toepassing:

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

Kleur:

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**

- Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Stellingopbouw | Aanbouwstelling |
| Materiaal opslagniveau | Spaanplaat |
| Legbord breedte | 2140 mm |
| Hoogte | 3000 mm |
| Breedte | 2197 mm |
| Legbord diepte | 800 mm |
| Aantal opslagniveaus spaanplaat | 5 |
| Vakbelasting | 950 kg |
| Klantmontage | ja |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 2197 mm |
| Diepte | 800 mm |
| Stellingdiepte | 800 mm |
| Stellingbreedte | 2140 mm |
| Stellinghoogte | 3000 mm |
| Bladdikte | 25 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Kleuren | RAL 5010, 2004 |
| Productnaamattribuut | Diepte 800 mm |
| Producttype | Breedvakstelling |