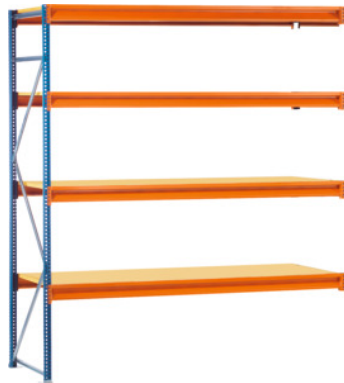


**Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2500/2500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990995 2500/2500
GTIN	4004514225443
Artikelklasse	960

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 – 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. **Vakbelasting** maximaal 1050 kg, **veldbelasting** maximaal 3500 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

**Toepassing:**

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

**Kleur:**

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

**Opmerking:**

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**

- Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

## Technische beschrijving

Legbord breedte	2500 mm
Hoogte	2500 mm
Vakbelasting	1050 kg
Legbord diepte	800 mm
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2557 mm
Klantmontage	ja
Aantal opslagniveau's spaanplaat	4
Breedte	2557 mm
Diepte	800 mm
Stellingdiepte	800 mm
Stellingbreedte	2500 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Bladdikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 800 mm
Producttype	Breedvakstelling