


## Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/1785mm

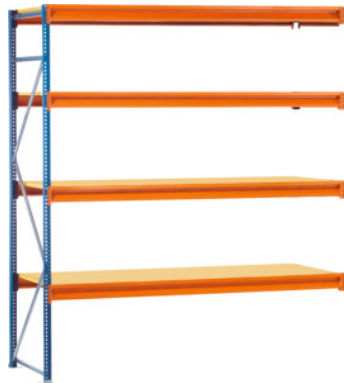

### Bestelgegevens

Bestelnummer	990995 2000/1785
GTIN	4004514225245
Artikelklasse	960

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 – 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. **Vakbelasting** maximaal 1050 kg, **veldbelasting** maximaal 3500 kg.

#### Omschrijving:

#### Opbouwmaten:

nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

#### Toepassing:

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

#### Kleur:

standers overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

#### Opmerking:

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**

- Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

## Technische beschrijving

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1842 mm
Hoogte	2000 mm
Breedte	1785 mm
Legbord diepte	800 mm
Aantal opslagniveaus spaanplaat	3
Legbord breedte	1785 mm
Klantmontage	ja
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Vakbelasting	670 kg
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Diepte	800 mm
Stellingdiepte	800 mm
Stellingbreedte	1842 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Bladdikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 800 mm
Producttype	Breedvakstelling