


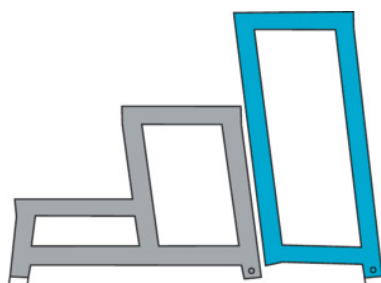

Werkplatformenkele module, Type: D



Bestelgegevens

Bestelnummer	966150 D
GTIN	4003866402632
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.

Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.

Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.

Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische beschrijving

Platformdiepte	0,8 m
Gewicht modulecombinatie	9,2 kg
Norm	DIN EN 14183
Breedte van sport / trede	555 mm
Platformhoogte zonder leuning	0,6 m
Gewicht enkele module	4,4 kg

Werkhoogte	2,6 m
Opstapje uitvoering	Trede
Materiaal	Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Diepte van sport / trede	250 mm
Modulecombinatie	B+D
Oploopbaarheid	eenzijdig
Aantal treden inclusief platform	3
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform