


## Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 1000 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/1785mm

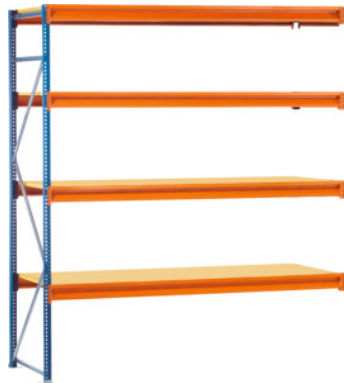

### Bestelgegevens

Bestelnummer	991005 2000/1785
GTIN	4004514225276
Artikelklasse	960

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 – 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. **Vakbelasting** maximaal 1050 kg, **veldbelasting** maximaal 3500 kg.

#### Omschrijving:

#### Opbouwmaten:

nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

#### Toepassing:

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

#### Kleur:

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

#### Opmerking:

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**

- Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

## Technische beschrijving

Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Legbord breedte	1785 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1842 mm
Hoogte	2000 mm
Breedte	1842 mm
Klantmontage	ja
Vakbelasting	670 kg
Aantal opslagniveaus spaanplaat	3
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Legbord diepte	1000 mm
Diepte	1000 mm
Stellingdiepte	1000 mm
Stellingbreedte	1785 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Bladdikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 1000 mm
Producttype	Breedvakstelling