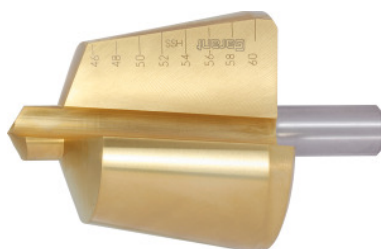


Garant**Precisie-plaatboor HSS, TiN, Snijkant-Ø DC: 46-60mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 118030 46-60 |
| GTIN | 4045197036551 |
| Artikelklasse | 11C |

Omschrijving**Uitvoering:**

met scherpe boorpunt, voorbereiden is niet nodig. Conisch oelopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

TiN-coating: hogere snij snelheden en meervoudige standtijd. Speciaal voor zachte, smerende materialen.

Toepassing:

braam- en kerfvrij boren.

Plaatstaal 0,1 – 2 mm, RVS (V2A) 0,1 – 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 – 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------------|
| Snijkant-Ø D _c | 46 - 60 mm |
| Totale lengte | 96 mm |
| Schacht-Ø | 13 mm |
| Coating | TiN |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | Fabrieksnorm |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Schacht | Drie-spanvlakkenschacht |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Trappenboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |