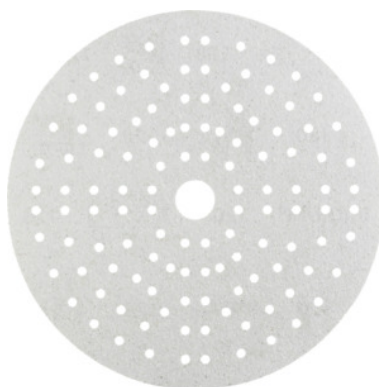


MIRKA**Klitschijf (CER) multiperforatie, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567557 60
GTIN	6416868234978
Artikelklasse	56M

Omschrijving**Uitvoering:**

Klitschijven met **papierbasis**. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.

Klitschijf **MIRKA IRIDIUM®** met een mengsel van keramische korrel (CER) en aluminiumoxidekorrel (A), stofwerende coating, grote afnamecapaciteit en lange standtijd.

Toepassing:

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk).

Universeel **allround product** voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

Ideaal voor **zachte** en **harde oppervlakken**.

Technische beschrijving

Serie	IRIDIUM®
Schijf-Ø	150 mm
Korrelgrootte	60
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)

Slijpmiddel	Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Stofafzuiging mogelijk	ja
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		