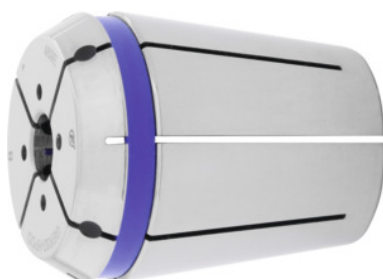


**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-Ø d: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309375 8
GTIN	2050001767769
Artikelklasse	33F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Systeemrondloop-** en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

**Opmerking:**

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) en **spuitnippels**. **Vergelijkbaar met ISO 15488-A.**

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	8 mm
Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-A

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 μm
Type	429 E
Buiten-Ø D	25,7 mm
Totale lengte L	34 mm
Producttype	Spantang