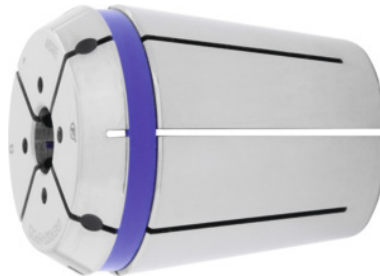


FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-Ø d: 14mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309375 14 |
| GTIN | 2050001764652 |
| Artikelklasse | 33F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) en **spuitnippels**. **Vergelijkbaar met ISO 15488-A.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d | 14 mm |
| Opname | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |

| | |
|------------------------|----------|
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 2 μm |
| Type | 429 E |
| Buiten-Ø D | 25,7 mm |
| Totale lengte L | 34 mm |
| Producttype | Spantang |