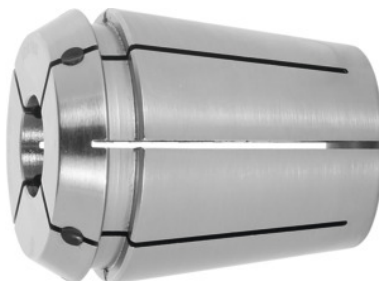


**FAHRION®**  
FAHRION® PRECISION**ER-spantang voor tap met afdichting, ER 40, Nominale span-Ø d: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309419 14
GTIN	2050001766922
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 100 bar!).

**FAHRION® corrosiebescherming:**

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

**Opmerking:**

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	14 mm
Opname	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	4716 E

Buiten-Ø D	40,7 mm
Totale lengte L	46 mm
Producttype	Spantang