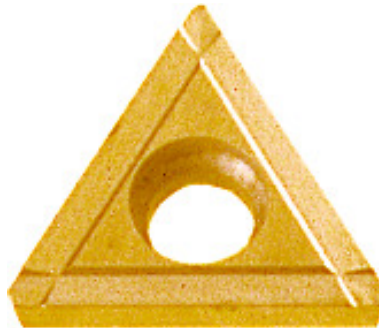


**KOMET® Wisselplaat, BK8425, Omschrijving: 14-660****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216770 14-660
GTIN	2050002046641
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****Uitvoering:**

met spaanbreker rondom.

**T.b.v.:**

verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Hoekradius: 0,4 mm

ISO-code wisselplaat: TOHX 090204 EN

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	TOHX 090204 EN
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	BK8425
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	150 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		