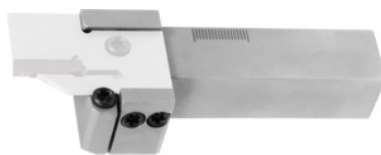


Garant**eco-VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273871 16
GTIN	4045197702258
Artikelklasse	21W

Omschrijving**T.b.v.:**

eco-Snijplaathouder nr. 273875.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

L = L₁ + L₃ (eco-snijplaathouder).

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L₄: 21 mmL₁: 78 mmL₂: 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

Schachthoogte h	16 mm
L ₂	24,5 mm
L ₁	78 mm
Functiebreedte L ₄	21 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500