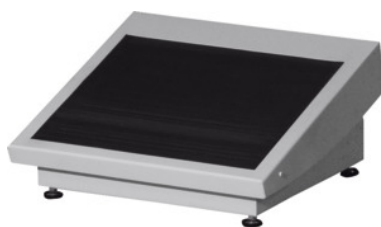


**Garant****Podnózek****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965685
GTIN	4045197708601
Klasa artykułu	91S

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Wolnostojące podnóżki o **regulowanym pochyleniu i przyczepnej powierzchni**.  
4 śruby do regulacji wysokości z gumowymi podkładkami zapewniają stabilność.

**Norma:**

REACH-Vorschriften werden erfüllt für Gummi-Auflage.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 500 mm

głębokość: 450 mm

pochylenie regulowane: 0 – 35 stopni

masa: 14 kg

**Opis techniczny**

głębokość	450 mm
masa	14 kg
pochylenie regulowane	0 – 35 stopni
szerokość	500 mm
Grubość materiału	2,5 mm

kompensacja wysokości	25
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Podnózek