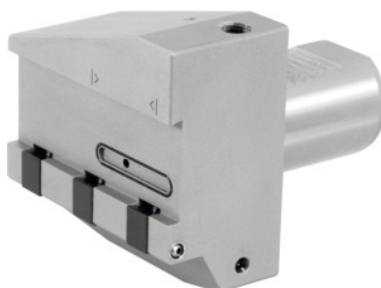


**Oprawki do przecinaków eco, odwrócone, z IKZ, Ø chwytu d1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319133 16
GTIN	4045197717214
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza – niezależnie od głębokości skrawania
- temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
- stały imak do przecinaków
- przecinak mocowany płytką zaciskową

**Zastosowanie:**

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

**wskazówka:**

Z korkiem gwintowanym do dyszy kulkowej. Przy zastosowaniu konwencjonalnych przecinaków boczne przekazywanie chłodziwa zostaje zamknięte przez oprawkę mieczową! Odpowiednie łapy mocujące można zamówić pod nr 279991, a odpowiednie śruby pod nr 279990. Patrz lista części zamiennych.

pasują do wysokości przecinaka: 19 mm

Wysokość H<sub>1</sub>: 42 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 20 mm

L<sub>1</sub>: 29 mm

L<sub>2</sub>: 42 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 16

**Opis techniczny**

L <sub>2</sub>	42 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16
L <sub>1</sub>	29 mm
pasują do wysokości przecinaka	19 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	16 mm
Wysokość H <sub>1</sub>	42 mm
wysokość H <sub>2</sub>	20 mm