


Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, Błat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 2000/5mm

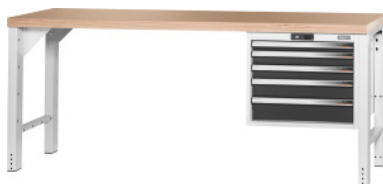

Dane zamówienia

Numer katalogowy	922704 2000/5
GTIN	4062406084813
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 100, 125

w dostawie::

2× segmenty nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wypożyczenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wysokość	850 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm

Karta danych

głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość bloku szuflad	600 mm
Powierzchnia płyty roboczej	naoliwione
wysokość użytkowa bloku szuflad	425 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
grubość blatu	50 mm
Liczba szuflad	5
długość blatu	2000 mm
wysokość bloku szuflad	500 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Seria	vario
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	155 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/922704-2000/5>

