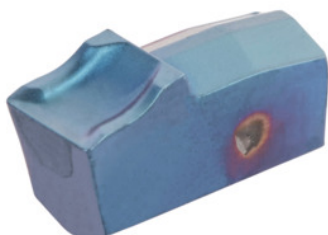


**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB9140, szerokość skrawania W: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273292 1,5
GTIN	4062406085810
Klasa artykułu	21H

**Opis**

Płytki do przecinania wersja neutralna, 1,5 mmpromień naroża: 0,15 mm  
posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm/obr,

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	1,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
powłoka	TiAlN <sup>2</sup>
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/obr,
promień naroża	0,15 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne