


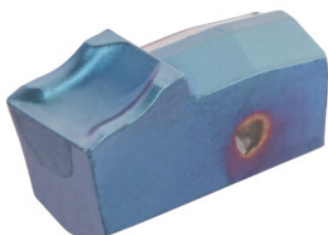

Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB9140, szerokość skrawania W: 8,0 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Klasa artykułu	21H

Opis

Wykonanie:

Ze sfazowaniem zabezpieczającym. Dla lepszej wydajności skrawania, do stali o większej wytrzymałości i skrawania ciągłego (zwiększenie posuwu o 10%).

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,19 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	8 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	TiAlN ²
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,19 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne