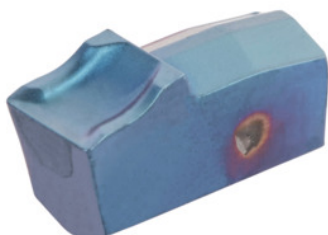


**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB9140, szerokość skrawania W: 6,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Ze sfazowaniem zabezpieczającym. Dla lepszej wydajności skrawania, do stali o większej wytrzymałości i skrawania ciągłego (zwiększenie posuwu o 10%).

promień naroża: 0,3 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,17 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,17 mm/obr,
promień naroża	0,3 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	TiAlN ²
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	mocno nieciągłe

Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne