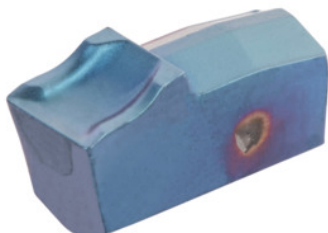


**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB9140, szerokość skrawania W: 6,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273292 6,0
GTIN	4062406085407
Klasa artykułu	21H

**Opis**

Płytki do przecinania wersja neutralna, 6,0 mmpromień naroża: 0,3 mm  
posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,17 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/obr,
powłoka	TiAlN <sup>2</sup>
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	0,3 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne