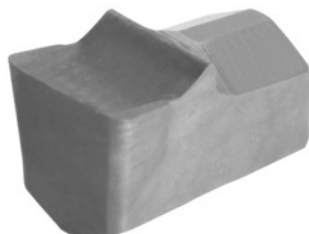


**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9215, szerokość skrawania W: 8,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Klasa artykułu	21H

**Opis**

Płytki do przecinania wersja neutralna, 8,0 mm posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,19 mm/obr,

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Szerokość skrawania W	8 mm
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Gatunek	HU9215
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

