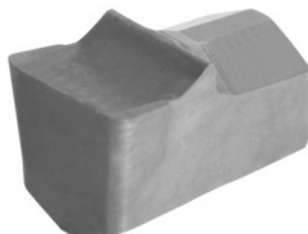


**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9215, szerokość skrawania W: 6,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Klasa artykułu	21H

Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 6,0 mmpromień naroża: 0,3 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,17 mm/obr,

Opis techniczny

powłoka	bez powłoki
Szerokość skrawania W	6 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,17 mm/obr,
promień naroża	0,3 mm
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Gatunek	HU9215
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne