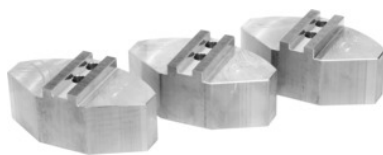


**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., aluminium, do średnicy uchwytu: 165****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313737 165
GTIN	2050001929730
Klasa artykułu	33T

**Opis****Wykonanie:**

**Precyzyjnie frezowane** rowki i zębienie.

**Zastosowanie:**

Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

**Pasuje do :**

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić zębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 59,5 mm

szerokość B: 120 mm

wysokość H: 58 mm

rozstaw otworów a: 25 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 12 mm

**Opis techniczny**

szerokość B	120 mm
szerokość rowka D	12 mm

rozstaw otworów b	20 mm
długość L	59,5 mm
wysokość H	58 mm
do średnicy uchwytu	165 mm
rozstaw otworów a	25 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile