




## Szczęki stopniowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210

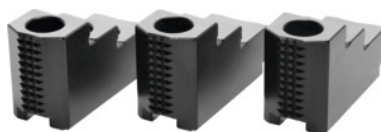

### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313770 210    |
| GTIN             | 2050001929839 |
| Klasa artykułu   | 33T           |

### Opis

**Wykonanie:**

**Precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Hartowane.

**Zastosowanie:**

Mocowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Kamienie teowe nr 313505 – 313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 87 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 51 mm

rozstaw otworów a: 15,5 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 14 mm

### Opis techniczny

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| szerokość B               | 35 mm                             |
| rozstaw otworów a         | 15,5 mm                           |
| rozstaw otworów b         | 25 mm                             |
| długość L                 | 87 mm                             |
| do średnicy uchwytu       | 210 mm                            |
| szerokość rowka D         | 14 mm                             |
| wysokość H                | 51 mm                             |
| Pasujące do kodu barwnego | Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki |